

オフ・ザ・シェルフ (OTS) ディスクリットワイヤーケーブルアセンブリー ➤

OTSディスクリットワイヤーケーブルアセンブリーは、コネクタに収容可能な最大のワイヤゲージで設計した、市場の様々な試作品要件を満たす製品です。このディスクリットケーブルは、ケーブルのエンジニアリング (機械的 & 電氣的) および購買に要する時間の短縮にも貢献する品質を備えています。自動圧着済みのため、試作品製作時の圧着不良リスクも解消します。量産前の試作用に理想的なケーブルです。




Zero-Hachi 0.80mmピッチ



Pico-Clasp 1.00mmピッチ



Pico-Lock 1.00mmピッチ

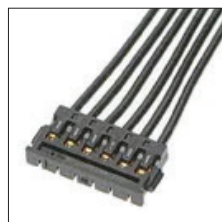

Pico-EZmate 1.20mmピッチ




Micro-Lock Plus 1.25mmピッチ



CLIK-Mate 1.25mmピッチ



PicoBlade 1.25mmピッチ

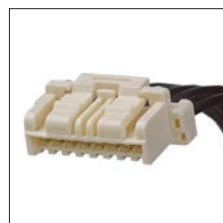

CLIK-Mate 1.50mmピッチ



Pico-Lock 1.50mmピッチ



Pico-SPOX 1.50mmピッチ




CLIK-Mate 2.00mmピッチ



DuraClik 2.00mmピッチ



EdgeLock 2.00mmピッチ

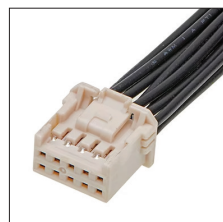

iGrid 2.00mmピッチ



MicroClasp 2.00mmピッチ



Micro-Lock Plus 2.00mmピッチ



Micro-Latch 2.00mmピッチ



Micro-One 2.00mmピッチ




Milli-Grid 2.00mmピッチ




Mini50 2.00mmピッチ



Mini-SPOX 2.50mmピッチ

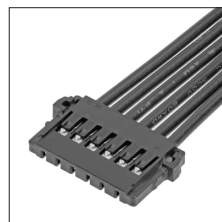

Pico-Lock 2.00mmピッチ

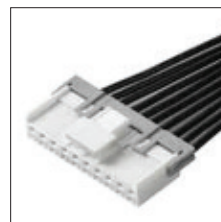


Mini-Lock 2.50mmピッチ



Nano-Fit 2.50mmピッチ




KK Plus 250

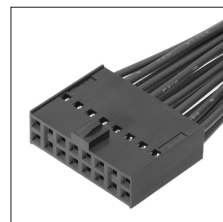

C-Grid III 2.54mmピッチ



KK 254 2.54mmピッチ

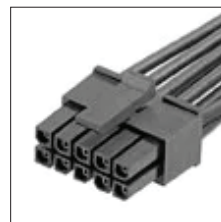SL (ポジティブラッチ) 2.54mm
ピッチ

Micro-Fit 3.00mmピッチ



Micro-Fit+ 3.00mmピッチ


オフ・ザ・シェルフ (OTS) ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリー▶




Micro-Fit+ Versa 3.00mmピッチ



Micro-Fit 3.0

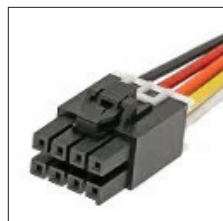


Ultra-Fit 3.50mmピッチ

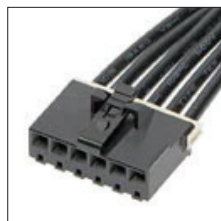

KK and KK Plus 3.96mmピッチ




Mini-Fit 4.20mmピッチ

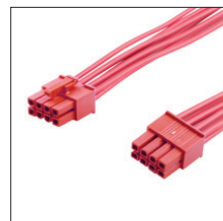


Mini-Fit Versa Color




Mini-Fit Max

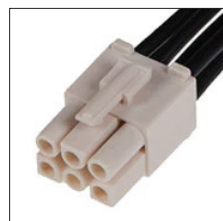

Standard .093" 6.70mmピッチ

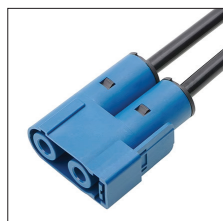

PowerWize 7.50mmピッチ

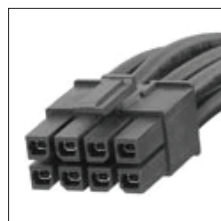

Mega-Fit 5.70mmピッチ



Super Sabre 7.50mmピッチ



Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ



MultiCat 7.40mmピッチ



UltraWize 13.58mmピッチ

防水ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリー

Mizu-P25 (Mini-Type)
2.50mmピッチ

MX150 3.50mmピッチ



Squba 3.60mmピッチ



Squba 1.80mmピッチ



MX64 2.54mmピッチ

ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリー

製品	シリーズ番号	ピッチ (mm)	タイプ	列数	極数	長さ (mm)
Zero-Hachi	226202	0.80	R-R	1列	2、4、6、8	150、300、600
	226392		R-S			
Pico-Clasp	15133	1.00	R-R	1列	2 ～ 8	50、100、150、300、450、600
Pico-Lock	15131	1.00	R-R	1列	2および4	50、100、150、300、450、600
	15132	1.50			6 ～ 12	
	219656	2.00	R-S		2 ～ 6	50、100、150、300、600
	219657					

オフ・ザ・シェルフ (OTS) ディスクリットワイヤーケーブルアセンブリー ➤

製品	シリーズ番号	ピッチ (mm)	タイプ	列数	極数	長さ (mm)
Micro-Lock Plus	45111	1.25	R-R	1列	2 ～ 6	50、100、150、300、450、600
	218101	2.00			2 ～ 8	50、100、150、300、600
	218102				2 ～ 6	
Pico-EZmate	36920	1.20	R-R	1列	2 ～ 6	50、100、150、300、450、600
CLIK-Mate	224091	1.25	R-R	1列	2 ～ 10	150、300、600
	224092		R-S			
		15135	1.50	R-R	1列	2 ～ 8
CLIK-Mate	221958	2.00	R-R	1列	2 ～ 10	150、300、600
	221959		R-S			
PicoBlade	15134	1.25	R-R	1列	2 ～ 8	50、100、150、300、450、600
Pico-SPOX	218396	1.50	R-R	1列	2、3、4、6、8	50、100、150、300、600
	218397		R-S			
DuraClik	218322	2.00	R-R	1列	2、3、4、5、6、8、10	150、300、600
	218323		R-S			
EdgeLock	216330	2.00	R-R	1列	2、4、6、10	150、300、600
	216331		R-S			
iGrid	221955	2.00	R-R	1列	10 ～ 16	150、300、600
	221956		R-S			
MicroClasp	15136	2.00	R-R	1列	2 ～ 8	50、100、150、300、450、600
Micro-Latch	219678	2.00	R-R	1列	2、3、4、5、6、8、10	50、100、150、300、600
Micro-One	219652	2.00	R-R	1列	2、3、4、5、6、8	50、100、150、300、600
	219653		R-S			
Milli-Grid	218509	2.00	R-R	2列	4、6、8、10	50、100、150、300、600
	218510		R-S			
Mini50	224050	2.00	R-R	1列	2、4、8	150、300、600
	224051		R-S			
Mini-SPOX	226207	2.50	R-R	1列	2、4、6、8	150、300、600
	226431		R-S			
KK Plus 250	224089	2.50	R-R	1列	2、3、4、5、6、8	150、300、600
	224090	2.50	R-S	1列	2、3、4、5、6、8	150、300、600
Mini-Lock	15137	2.50	R-R		1 ～ 15	50、100、150、300、450、600
Nano-Fit	45130	2.50	R-R	2列	2、4、6、8	150、300、1000
	145130		R-R	1列	3、4、5、6、7、8	75、150、300、1000
C-Grid III	219658	2.54	R-R	2列	8、10、12、14、16	150、300、600
	219659		R-S			
KK 254	217796	2.54	R-R	1列	2、3、4、5、6、8、10	150、300、600
	217797		R-S			

オフ・ザ・シェルフ (OTS) ディスクリットワイヤーケーブルアセンブリー▶

製品	シリーズ番号	ピッチ (mm)	タイプ	列数	極数	長さ (mm)
SL (ポジティブラッチ)	216270	2.54	R-R	1列	2、3、4、5、6、8	50、100、150、300、600
	216271		R-S			
	216272		P-P			
	216273		P-S			
Micro-Fit	245132	3.00	R-R	2列	2,4、6、8、10	150、300、1000
	145132			1列	2 ~ 6	75、150、300、1000
	214770					
Micro-Fit+	226199	3.00	R-R	2列	2、4、6、8	150、300、600
	226263		R-S			
Micro-Fit+ Versa	226199	3.00	R-R	2列	2、4、6、8	150、300、600
	226263		R-S			
Micro-Fit 3.0	226206	3.00	R-R	1列	2、4、6、8	150、300、600
	226429		R-S			
Ultra-Fit	217465	3.00	R-R	1列	2、3、4、6、8	150、300、600
	217466		R-S			
KK および KK Plus	219664	3.96	R-R	1列	2、3、4、5、6、8	75、150、300、1000
	219665		R-S			
	36921		R-R			
Mini-Fit	145135	4.20	R-R	1列	2、3、4、5、6	75、150、300、1000
	215320		R-R		2、3、4、5、6	150、300、600
	215321		R-S			
	215322		P-P			
	215323		R-S			
	215325		R-R	2列	2、4、6、8、10	
	215326	4.20	R-S	2列	2、4、6、8、10	150、300、600
	215327		P-P			
	215328		R-S			
	215330		R-R	1列	2 ~ 6	180、500、1000、 2000、3000
	217159		R-S			
	218310		R-R	2列	2 ~ 4	150、300、600
	218311		R-S			
	245135		R-R		2、4、6、8、10	500、1000、2000
	45135		R-R		2、4、6、8	150、300、600
	226196		R-R	2列	2、4、6、8	150、300、600
	226245		R-S			
Mini-Fit Versa Color	226196	4.20	R-R	2列	2、4、6、8	150、300、600
	226245		R-S			

オフ・ザ・シェルフ (OTS) ディスクリットワイヤーケーブルアセンブリー

OTSディスクリットワイヤーケーブルアセンブリー

製品	シリーズ番号	ピッチ (mm)	タイプ	列数	極数	長さ (mm)
Mini-Fit Max	224085	4.20	R-R	2列	2、4、6、8、10	150、300、600
	224086	4.20	R-S			
Mega-Fit	45136	5.70	R-R	2列	2、4、6、8、10、12	150、300、500、600、1000、2000
標準 .093"	216290	6.70	R-R	1列/2列	1、2、3、4、6	150、300、600
	216291		R-S			
	216292		P-P			
	216293		P-S			
MultiCat	45141	7.40	R-R	1列	3、4	300、1000
	45142		P-P			
Super Sabre	216010	7.50	R-R	1列	2、3、4	150、300、600
	216011		R-S			
PowerWize	221960	7.50	R-R、R-S	1列	2	1000
Mini-Fit Sr	36924	10.00	R-R	1列	2、3、4	150、300、1000
UltraWize	226269	13.58	RA-RA	2	2	500
	226270		RA-VT			
	226271		VT-VT			

オフ・ザ・シェルフ (OTS) ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリー ➤

OTS防水ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリー

製品	シリーズ番号	ピッチ (mm)	タイプ	列数	極数	長さ (mm)
Squba	45145	1.80	P-P	1列	2、4、6、8、10	150、300、1000
	45146		P-P			
	216620	3.60	R-R		2、3、4	150、300、600
	216621		R-S			
	216622		P-P			
	216623		P-S			
Mizu-P25	215310	2.50	R-R	1列	2、3、4	150、300、600
	215311		R-S			
	215312		P-P			
	215313		P-S			
MX150	216280	3.50	R-R	1列	2、3、4、6	150、300、600
	216281		R-S			
	216282		P-P			
	216283		P-S			
	216285		R-R	2列		
	216286		R-S			
	216287		P-P			
	216288		P-S			
MX64	226201	2.54	R-R	1列	2、3、6	150、300、600
	226461		R-S			

<https://www.molex.com/en-us/products/cable-assemblies/power-and-signal-cable-assemblies>