

圧着済みリード

Molexの圧着済みリードの製品ラインナップは、試作品、生産前および量産要件に対応するシンプルでコスト効率に優れたソリューションを提供します。これらのリードは、長さ75.00~600.00mmのメス-メスおよびオス-オス構成で提供されます。




C-Grid III




CLIK-Mate



DuraClik

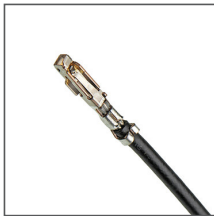

iGrid

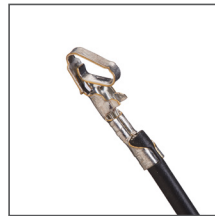

KK



KK Plus




Mega-Fit



MicroClasp



Micro-Fit 3.0

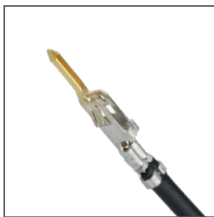


Micro-Fit+




Micro-Lock Plus




Micro-One

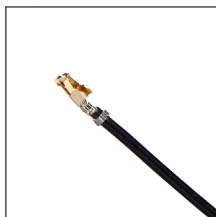

Milli-Grid

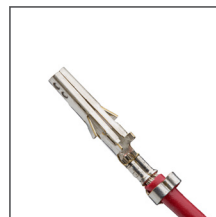

Mini-Fit

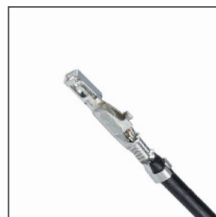

Mini-Fit Max




Mini-Fit Sigma



Mini-Fit Sr.




Mini-Lock

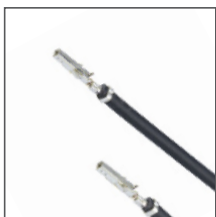

Mini-Fit Versa Color




Mini-SPOX

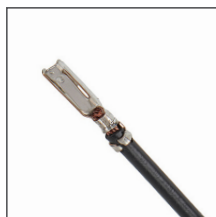

Mizu-P25



MLX

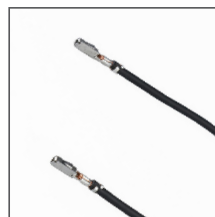


MOX




MX150




Nano-Fit

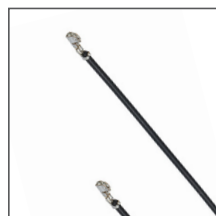

OneBlade

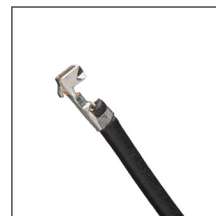

PicoBlade

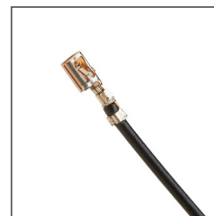

Pico-Clasp




Pico-EZmate



Pico-Lock



Pico-SPOX

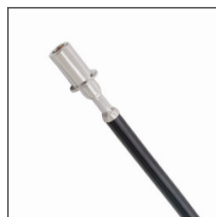

PowerWize



Sabre



Sherlock




SL




Solderless Ring


圧着済みリード

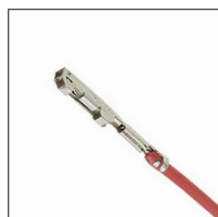

Squaba

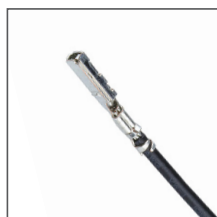

Stac64

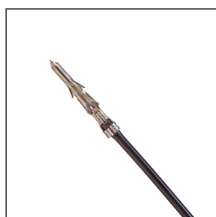


Standard .062"



Standard .093"




Ultra-Fit

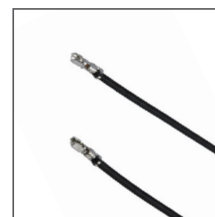

Zero-Hachi




CP

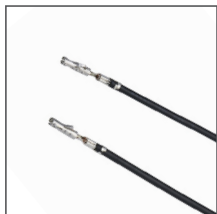

DuraClik



CP4.5

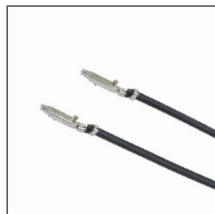

CEM5



Zero-Hachi 0.8




CP 3.3



Mini-Fit低挿入力



Micro-Lock Plus 2.0

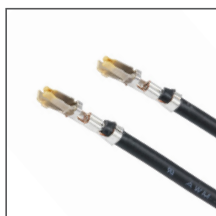

Pico-Lock 3.00



PicoClasp 1.0

注文情報

プロダクトファミリー	シリーズ番号	長さ (mm)	コネクタ-A	コネクタ-B	ワイヤーサイズ (AWG)	ケーブル種別
C-Grid	79758	150, 300	メス	メス	22	UL 1061
CLIK-Mate	79758, 215710, 215711	75, 150, 225, 300, 450	メス, オス	メス, オス	24, 26, 28	UL 1061, UL 10002
CP Term	227903 221951 228038	150, 300, 450	メス	メス, ストリップ	0.75mm ² 0.50mm ²	FLRYW, FLRYW125-B
CP 3.3	229112, 229113, 229114, 229115, 229116, 229117, 229118, 229119	150, 300, 500	オス	オス, ストリップ	22, 28	UL 1007
CP4.5 Term	227107 227108	150, 300, 450	メス	メス, ストリップ	16, 18	FLYW
DuraClik	227022 227023	150, 300, 450	メス	メス, ストリップ	22, 24	ENDURA
iGrid	217490, 217491	75, 150, 225, 300, 450	メス	メス	22, 24, 26	UL 10002
KK	79758	150, 300	メス, オス	メス, オス	22, 24	UL 1061, UL 1007
KK Plus	79758, 217510, 217511	75, 150, 225, 300, 450	メス	メス	18, 22, 24, 26	UL 1015, UL 1569

注文情報

プロダクトファミリー	シリーズ番号	長さ (mm)	コネクタA	コネクタB	ワイヤーサイズ (AWG)	ケーブル種別
Mega-Fit	79758, 231744, 231745	150, 300, 450	メス	メス	10, 16, 12	UL 1015, UL 11028
Micro-Clasp	79758	150, 300	メス	メス	24	UL 1007
Micro-Fit 3.0	79758, 214760, 214761, 214762, 214763	150, 300, 600	メス, オス	メス, オス	18, 20	UL 1061, UL 10002
Micro-Fit+	36769	300	メス, オス	ストリップとスズ	16, 20, 24	UL 1061 (16AWG) UL 11028 (20AWG, 24AWG)
Micro-Lock Plus	79758, 217500, 27501	75, 150, 225, 300, 450	メス	メス, ストリップ	22, 24, 26	UL 1061, UL 10002
Micro-Lock Plus 2.0	229808, 229809, 229810, 229820, 229818, 229816, 229811, 229821, 229819, 229817, 229823, 229822	150, 300, 500	メス	メス	22, 26	UL 1061
Micro-Fit+ CEM5	228369, 228370, 228431, 228432	150, 300, 450	メス	メス, ストリップ	16, 28	UL 1061
Micro-One	219654	メス	メス	メス	22	UL 1569
	219655			メス, ストリップ	22, 24, 26	
Mini-Fit Max	224087, 224088	16, 28	メス	メス	2.00	UL 1569
Mini-Fit低挿入力	229556, 229558, 229557, 229559, 229560, 229562, 229561, 229563, 229564, 229566, 229565, 229567	150, 300, 500	メス	メス, ストリップ	16, 20, 24	UL 1007 UL 1015
Mini-Fit Sr.	217480, 217481, 217482, 217483, 231619, 231620	150, 300, 450	メス, オス	メス, オス	8, 10, 12	UL 10669 UL 1015
Mini-Fit Versa Color	226197	150, 300, 450	メス, オス	メス, オス, ストリップとスズ	18, 20	UL 1015
Mini-Lock	79758	150, 300	メス	メス	22	UL 1061
Mini-Spox 2.5	219676, 219677	75, 150, 225, 300, 450	メス	メス	22, 24, 26	UL 1569
Mizu-P25	217840, 217841, 217842, 217843, 217520, 217521, 217522, 217523	75, 150, 225, 300, 450	メス, オス	メス, オス	20, 22	UL10002, FLRY-B
MLX	79758	150, 300	メス, オス	メス, オス	18	UL 1015
MOX	226208	150.00, 300.00, 450.00	メス	メス, ストリップ	20, 22	SAE1128-TXL
MX150	226208	150, 225, 300, 450, 600	メス, オス	メス, オス	14, 16, 18	TXL
Nano-Fit	79758	150, 300	メス	メス	20	UL 1061

注文情報

プロダクトファミリー	シリーズ番号	長さ (mm)	コネクタ-A	コネクタ-B	ワイヤーサイズ (AWG)	ケーブル種別
OneBlade	79758	150, 300, 450	メス	メス、ストリップ とスズ	28, 30	UL 10125
PicoBlade	79758, 214902, 214921, 214922, 214923	75, 150, 225, 300, 450	メス、オス	メス、オスとスト リップ	26, 28	UL 1061
Pico-Clasp	79758	150, 300	メス	メス	28	UL 1571
PicoClasp 1.0	231754, 231755	150, 450, 300	メス	メス	28 AWG	UL 1571
Pico-EZmate	79758	300	メス	メス	28	UL 1516
Pico-Lock	79758	150, 300	メス	メス	24, 30	UL 1061, UL 1571
Pico-Lock 3.00	229829, 229829, 229824, 229831, 229826, 229832, 229827, 229830, 229825	150, 300, 500	メス	メス	16, 18, 20	UL 1007
Pico-SPOX	79758	150, 300	メス	メス	24	UL 1061
PowerWize	221960	600	メス	メス	2	UL 10198
			メス	ストリップ		
Sabre	79758	150, 300	メス、オス	メス、オス	16	UL 1015
Sherlock	79758	150, 300	メス	メス	26	UL 1061
Squba	217790, 217791, 217792, 217793, 219676, 219677	75, 150, 225, 300, 450	メス	メス	22, 24, 26	UL 10002, UL 1569
Stac64	224451, 224452, 224572	150, 300, 450	メス	メス、ストリップ	18, 20	FLRYW
Standard .062"	79758	150, 300	メス、オス	メス、オス	22	UL 1015
Standard .093"	79758	150, 300	メス、オス	メス、オス	18	UL 1015
Ultra-Fit	79758, 217470, 217471	75, 150, 225, 300, 450	メス	メス	16, 18, 20	UL 1061, UL 11028
Zero-Hachi	219672, 219673	150, 300, 450	メス	メス、ストリップ とスズ	28, 30	UL 10064
Zero-Hachi 0.8	229094, 229095, 229096, 229097	150, 300, 500	メス	メス、ストリップ	28, 30	UL 10064

プロダクトファミリー	シリーズ番号	長さ (mm)	スタッドのサイズ	ワイヤー終端	ワイヤーサイズ (AWG)	ケーブル種別
Solderless Ring Terminal	217851	150	10 (M5)	鈍角切り	16 AWG	UL 1015
		300				
		600				

www.molex.com/ja-jp/products/cable-assemblies/pre-crimped-leads

Molexは、米国におけるMolex, LLCの登録商標であり、その他の国でも登録されている場合があります。本文書に記載されているその他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。