


VersaBlade HT電線対電線用コネクタへ

VersaBlade HT電線対電線用コネクタは、600Vおよび14.0Aで信頼性の高い信号と電力の伝送を実現し、優れた嵌合信頼性、極性、および簡単なハーネスアSEMBリーを提供します。高温対応タイプは、-55°Cから+150°C、600V/14.0A（最大）の電源要件に対応し、堅牢なポジティブロックと端子位置保証（TPA）アクセサリにより接点の信頼性を高めます。これらのコネクタはグローワイヤー試験対応で、家電製品のユーザーの安全を確保します。お客様は、高温耐性が必要なアプリケーションでこのコネクタを使用できます。

回路数	単列:2,3回路 2列:4回路
ピッチ	6.20,7.30mm
電線サイズ(AWG)	14~24,18+18,18+20,20+20,22+22
定格電流	14.0A
燃焼性等級	UL 94 V-0
グローワイヤー対応	はい
動作温度	-55~150°C
TPAオプション	はい

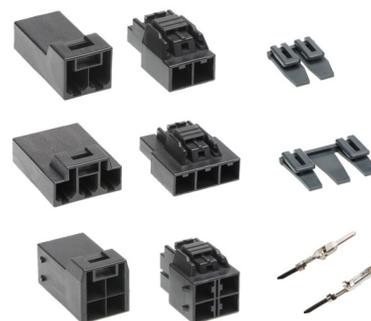

注文情報

部品番号	説明
217348-0200	プラグハウジング2回路
217348-0300	プラグハウジング3回路
217348-0400	プラグハウジング4回路
217347-0200	リセプタクルハウジング2回路
217347-0300	リセプタクルハウジング3回路
217347-0400	リセプタクルハウジング4回路
217347-0290	TPA 2回路
217347-0390	TPA 3回路

ターミナルPN	説明
217347-8000 (オス) 217348-8000 (メス)	14 16
217347-8100 (オス) 217348-8100 (メス)	18 20
217347-8400 (オス) 217348-8400 (メス)	22 24
217347-8200 (オス) 217348-8200 (メス)	18+18 18+20
217347-8300 (オス) 217348-8300 (メス)	20+20 22+22



スキャンして追加情報を入手

www.molex.com/ja-jp